


D401

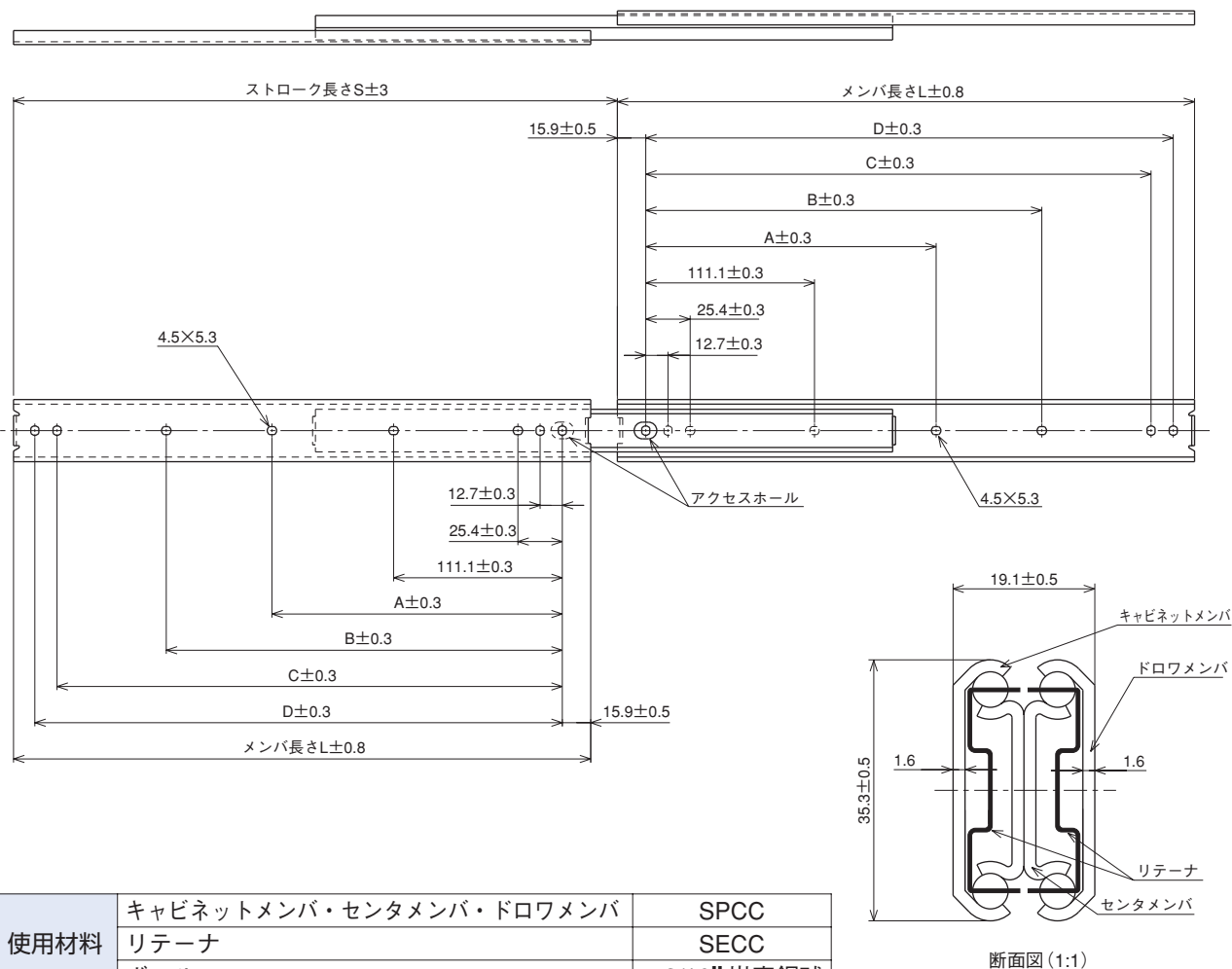

1	使用材料	キャビネットメンバ・センタメンバ・ドロウメンバ	SPCC
		リテーナ	SECC
		ボール	φ 3/16" 炭素鋼球
2	表面処理	キャビネットメンバ・センタメンバ・ドロウメンバ	電気亜鉛メッキ
3	潤滑油	新日本石油エピノックグリースAP (N)	
4	取付ねじ	M4バインド又はトラス小ネジ	

* スライドレールの厚みは、ボールで支持された箇所での測定寸法
 * 取付仕様は左右共通

単位：mm

モデルNO.	メンバ長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法				許容荷重 N/組	質量 kg/組
			A	B	C	D		
D401-12	304.8	327.2	—	149.2	260.3	273.0	588	1.28
D401-14	355.6	377.9	—	200.0	311.1	323.8	578	1.48
D401-16	406.4	428.7	—	250.8	361.9	374.6	559	1.72
D401-18	457.2	479.5	212.7	301.6	412.7	425.4	549	1.96
D401-20	508.0	530.3	238.1	352.4	463.5	476.2	529	2.12
D401-22	558.8	581.2	263.5	403.2	514.3	527.0	500	2.40
D401-24	609.6	631.9	288.9	454.0	565.1	577.8	480	2.56
D401-26	660.4	682.7	314.3	504.8	615.9	628.6	461	2.80
D401-28	711.2	733.5	339.7	555.6	666.7	679.4	441	3.00

注) 許容荷重・質量は2本で1組の単位となります。