
 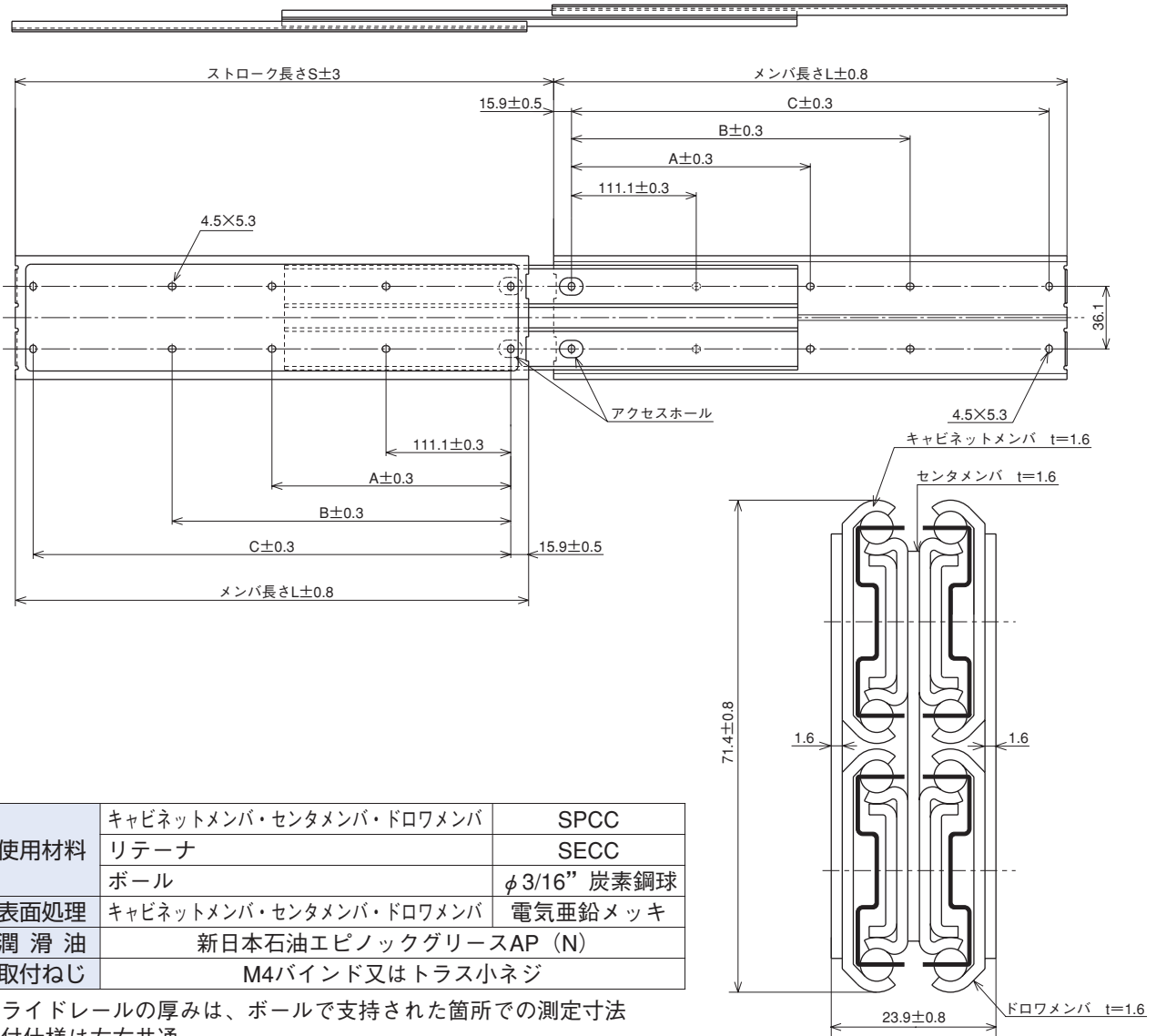


# D601



1	使用材料	キャビネットメンバ・センタメンバ・ドロウメンバ	SPCC
		リテーナ	SECC
		ボール	φ3/16" 炭素鋼球
2	表面処理	キャビネットメンバ・センタメンバ・ドロウメンバ	電気亜鉛メッキ
3	潤滑油	新日本石油エピノックグリースAP (N)	
4	取付ねじ	M4バインド又はトラス小ネジ	

\* スライドレールの厚みは、ボールで支持された箇所での測定寸法

\* 取付仕様は左右共通

\* 製品にはゴムクッションが付いていますが、収納時に同一、又は以下にしたい場合はゴムクッションをはずして下さい。

モデルNO.	メンバ長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法			許容荷重 N/組	質量 kg/組
			A	B	C		
D601-12	304.8	327.2	—	149.2	273.0	2670	4.04
D601-14	355.6	377.9	—	200.0	323.8	2630	4.80
D601-16	406.4	428.7	—	250.8	374.6	2540	5.60
D601-18	457.2	479.5	212.7	301.6	425.4	2450	6.04
D601-20	508.0	530.3	238.1	352.4	476.2	2360	6.92
D601-22	558.8	581.2	263.5	403.2	527.0	2250	7.56
D601-24	609.6	631.9	288.9	454.0	577.8	2120	8.40
D601-26	660.4	682.7	314.3	504.8	628.6	1960	9.00
D601-28	711.2	733.5	339.7	555.6	679.4	1780	9.68

注) 許容荷重・質量は2本で1組の単位となります。